




Nomenclatura de POLEAS FHP Y VP

Poleas FHP

Barreno a la Medida y Para Buje MST®

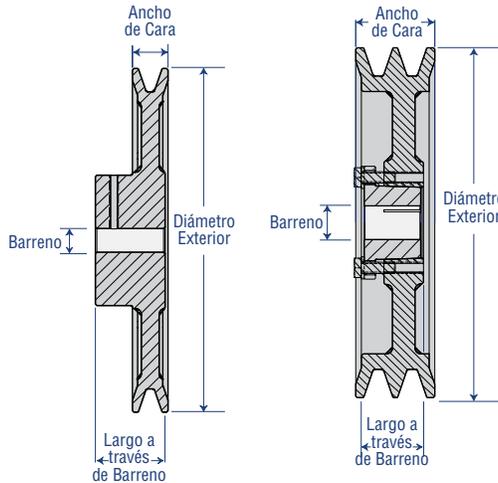


de Ranuras **2 AK 104 3/4** Barreno
(Si no lo indica, entonces la polea es de ranura sencilla)
 Selección de Banda
 AK Sección 3L, 4L, A
 BK Sección 4L, 5L, A, B

Barreno (en pulgadas)
 Para Buje "H" (Buje MST)
 Diámetro Exterior Aproximado
 1 punto decimal: 10.4"

Poleas de Paso Variable

Barreno a la Medida

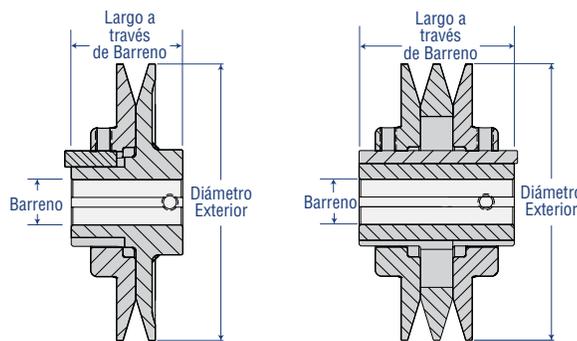

de Ranuras **1 VP 68 1 3/4** Barreno
(en pulgadas)
 Paso Variable
 Selección de Banda:
 Sección 3L, 4L, 5L, A, B, 5V

Diámetro Exterior Aproximado
 1 punto decimal: 6.8"

Tenemos disponible la línea completa

Amplia variedad para aplicaciones en equipos de aire acondicionado, calefacción y jardinería

martinsprocket.com - (+52) 722 276 0800